
 
 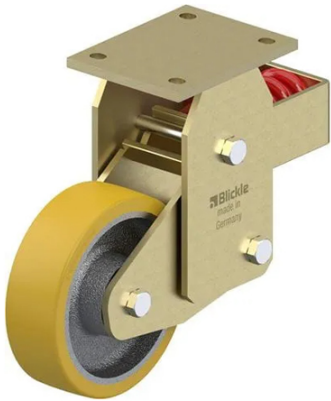
 


品番：EA986KL-160

品名：160mm キャスター(固定金具・スプリング付)



販売価格	51,400円(税抜) / 56,540円(税込)		
カタログ価格	51,400円(税抜) / 56,540円(税込)		
在庫数	最新在庫：4 (2026/06/29 12:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1694ページ		



スプリング付で衝撃を抑えます

仕様

用途	重工業・プラントの資材運搬、自動車の溶接・組み立てライン、屋外・不整地をまたぐ搬送、航空機・船舶・鉄道車両の製造工場などに	仕様	固定車輪
車輪径×幅	160×50mm	全高	245mm
偏心(オフセット)	101mm	取付穴径	11mm
取付穴間距離	105×75~80mm	プレートサイズ	140×110mm
耐熱温度	-20~70°C(一時的に90°Cまで対応、40°Cを超えると負荷容量が減少)	タイヤ硬度	92ショアA
耐荷重	800kg(4km/h)	初期ばね荷重	75kg
最大ばね荷重	570kg	ばね可動域(ストローク)	25mm
重量	9.5kg	材質	金具:スチール (堅牢な溶接鋼構造、亜鉛メッキ、黄色クロメート、六価クロムフリー) 車輪:ポリウレタン

重たいものを衝撃を逃がしながら安全に運ぶためのプロ仕様のキャスターです。

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

衝撃・振動を抑え、走行を安定させるショックアブソーバー付き(スプリング付き)

多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。

転がり抵抗が低く、床面を傷つけにくい素材で、走行跡(色移り)も残りません。

鋳鉄製ホイール

プレート取付け型

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.