
品番: EA986KM-160

品名:160mm キャスター(自在金具・スプリング付)

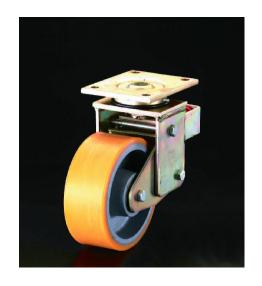

販売価格	<b>66,700円</b> (税抜)/73,370円(税込)				
カタログ価 格	66,700円(税抜)/73,370円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>4</b> (2025/11/12 14:25現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1743ページ				





















## スプリング付で衝撃を抑えます

## 仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無)	車輪径×幅(mm)	160×50
全高(mm)	245	耐荷重(kg)	800 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量 が減少します。)
重量(g)	10,610	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:ポリウレタン

## 鋳鉄製ホイール

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

ブラケット部は防塵・防滴構造になっています

衝撃・振動を抑え、走行を安定させるショックアブソーバー付き(スプリング付き)

プレート取付け型

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.