
 
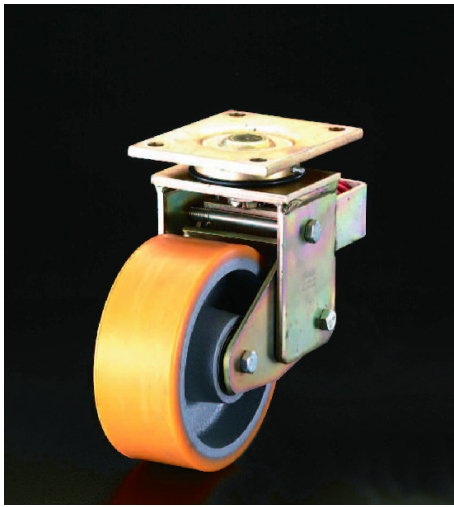


品番：EA986KM-200

品名：200mm キャスター(自在金具・スプリング付)



販売価格	107,400円(税抜) / 118,140円(税込)		
カタログ価格	107,400円(税抜) / 118,140円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/29 12:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1694ページ		

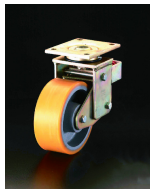

Rolling resistance (転がり抵抗)
 ■■■■■ Very good
 Operating noise (静音性)
 ■■■■■ Good
 Floor surface preservation (床面保護)
 ■■■■■ Good

耐荷重
 1600kg

 
ポリウレタン車輪
 高強度・高弾性に優れた、運動の遅延や変形が少ない、摩耗が少なく、静粛性に優れた車輪です。
 【ポリウレタン車輪のメリット】
 ● 転がり抵抗：低減
 ● 静音性：優れている
 ● 床面保護：優れている
 ● 耐熱性：優れている
 ● 耐油性：優れている
 ● 耐薬品性：優れている
 ● 耐摩耗性：優れている

ボールベアリング
 ボールベアリングは高強度、高精度で回転がスムーズです。また、軸受部に形成される潤滑油が潤滑剤として働き、潤滑剤の減少による摩擦の増加を抑えます。
 スチールボールの付着による潤滑剤の減少を抑え、潤滑剤が減少しないように、ロングライフグリスが注入されています。

硬度 騒音 転抵抗
 B D B

性能 用途 適合の寸法について
 適合の寸法について
 適合の寸法について
 適合の寸法について

適合の寸法について
 適合の寸法について
 適合の寸法について
 適合の寸法について



スプリング付で衝撃を抑えます

仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無)	車輪径×幅(mm)	200×80
全高(mm)	275	耐荷重(kg)	1,600 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	18,125	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ポリウレタン

- 鋳鉄製ホイール
- 車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
- 動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です
- ブラケット部は防塵・防滴構造になっています
- 衝撃・振動を抑え、走行を安定させるショックアブソーバー付き(スプリング付き)
- プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.