


品番 : EA986KM-250

品名：250mm キャスター(自在金具・スフ<sup>°</sup>リング付)

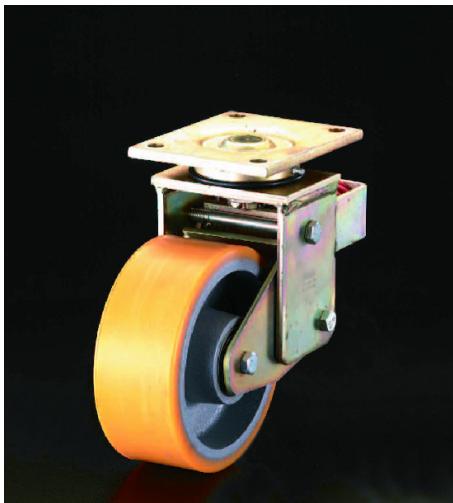

販売価格	259,100円(税抜)／285,010円(税込)		
カタログ価格	259,100円(税抜)／285,010円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/17 08:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1694ページ		



スプリング付で衝撃を抑えます

仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無)	車輪径×幅(mm)	250×80
全高(mm)	370	耐荷重(kg)	2,200 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70°C (40°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	36,500	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ポリウレタン

## 鋳鉄製ホイール

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

ブラケット部は防塵・防滴構造になっています

衝撃・振動を抑え、走行を安定させるショックアブソーバー付き(スプリング付き)

## プレート取付け型

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.