
 


品番：EA986KM-300

品名：300mm キャスター(自在金具・スプリング付)

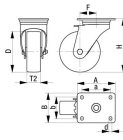

販売価格	271,800円(税抜) / 298,980円(税込)		
カタログ価格	271,800円(税抜) / 298,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/29 12:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1694ページ		



カタログ訂正 26/06/11 ●耐荷重 誤:2400kg 正:2000kg (NO.57 963)

スプリング付で衝撃を抑えます

仕様

用途	重工業・プラントの資材運搬、自動車の溶接・組み立てライン、屋外・不整地をまたぐ搬送、航空機・船舶・鉄道車両の製造工場などに	仕様	自在車輪ストッパー無し
車輪径×幅	300×80mm	全高	395mm
偏心(オフセット)	120mm	取付穴径	14mm
取付穴間距離	160×120mm	プレートサイズ	200×160mm
耐熱温度	-20~70℃(一時的に90℃まで対応、40℃を超えると負荷容量が減少)	タイヤ硬度	92ショアA
耐荷重	2000kg(4km/h)	初期ばね荷重	150kg
最大ばね荷重	1000kg	ばね可動域(ストローク)	45mm
重量	40.2kg	材質	金具:スチール (堅牢な溶接鋼構造、亜鉛メッキ、黄色クロメート、六価クロムフリー) 車輪:ポリウレタン

重たいものを衝撃を逃がしながら安全に運ぶためのプロ仕様のキャスターです。

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

衝撃・振動を抑え、走行を安定させるショックアブソーバー付き(スプリング付き)

多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。

転がり抵抗が低く、床面を傷つけにくい素材で、走行跡(色移り)も残りません。

鋳鉄製ホイール

ブラケット部は防塵・防滴構造になっています

プレート取付け型

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.