


品番：EA986KP-250

品名：250mm キャスター(固定金具)

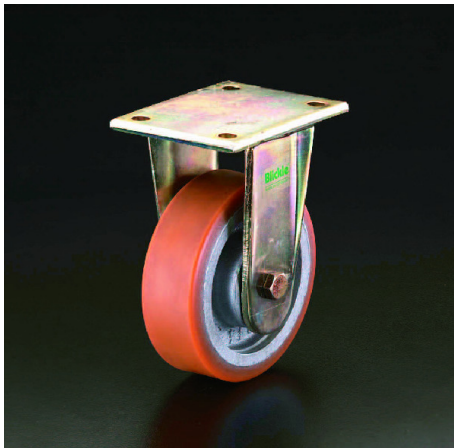

販売価格	58,700円(税抜) / 64,570円(税込)		
カタログ価格	58,700円(税抜) / 64,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/29 11:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



ボールベアリング
オールベアリング採用。ハイスピードでの使用にも適しています。また、静音性に優れた構造です。
スチールボールの内径・外径・間隔を正確に加工し、隙間が非常に少なく、ロングライフが実現されています。

Rolling resistance (転抵抗)
●●●● Excellent

Operating noise (静音性)
●●● Good

Floor surface preservation (床面保護)
●●● Good

耐荷重
1800kg

ポリウレタン車輪
耐衝撃・耐摩耗性に優れ、静音性・耐熱性に優れています。また、床面保護にも優れています。
【ポリウレタン車輪のメリット】
● 耐衝撃性に優れている
● 静音性に優れている
● 耐熱性に優れている
● 床面保護に優れている
● 寿命が長い
● 清掃しやすい

硬度 騒音 転抵抗

B D B

車輪の材質
ポリウレタン

車輪の寸法
250mm径 × 80mm幅

車輪の材質
ポリウレタン

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅(mm)	250×80
全高(mm)	305	耐荷重(kg)	1,800 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	13,875	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ポリウレタン

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

プレート取付け型

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.