 
 




品番：EA986KS-200

品名：200mm キャスター(固定金具)

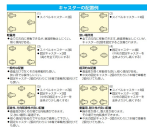

販売価格	69,600円(税抜) / 76,560円(税込)		
カタログ価格	69,600円(税抜) / 76,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/29 12:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1693ページ		

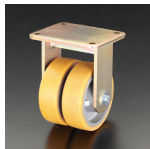

ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅	200×(50×2)mm
全高	260mm	取付穴径	14mm
取付穴間距離	140×105mm	プレートサイズ	175×140mm
耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)	タイヤ硬度	92 ショアA
耐荷重	1800kg(4km/h)	重量	12.2kg
材質	金具:スチール (溶接鋼、亜鉛メッキ、黄色クロメート(クロムフリー)) 車輪:ポリウレタン		

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.