

品番：EA986KV-250


品名：250mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)




販売価格	47,700円(税抜) / 52,470円(税込)		
カタログ価格	47,700円(税抜) / 52,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/29 12:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1693ページ		



ナイロン
驚くほど摩擦性が低く、滑り止りでも衝撃吸収性が高い。耐摩耗性は従来品に比べて約2倍です。

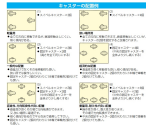

標準品は「標準」です。
※標準品以外の仕様は別途お問い合わせください。

 

溶接された金具で衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様	固定	車輪径×幅	250×65mm
全高	295mm	ボルト穴径	11mm
ボルト穴間距離	105×75～80mm	プレートサイズ	140×110mm
耐熱温度	-20～80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)	タイヤ硬度	70ショアD
耐荷重	1200kg(4km/h)	重量	5kg
材質	金具:スチール(溶接鋼、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:ナイロン6		

溶接された金具で衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスター

耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。

プレート取付け型

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.