

品番：EA986KX-11


品名：80mm キャスター(自在金具・ツインホイール)



販売価格	53,000円(税抜) / 58,300円(税込)		
カタログ価格	53,000円(税抜) / 58,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/29 11:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



Rolling resistance (転がり抵抗)  
●●●●● Excellent  
Operating noise (作動音)  
●●●● Satisfactory  
Floor surface preservation (床面保護)  
●●●● Satisfactory

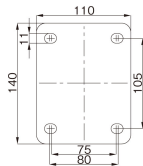

ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

### 仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無し)	材質	金具:溶接スチール 車輪:キャストナイロン
車輪径×幅	80×(40×2)mm	全高	125mm
耐熱温度	-25~80℃	耐荷重(kg)	1750

ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

一般的なナイロンに比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです

プレート取付け型

ブラケット部は防塵・防滴構造になっています

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.