

品番 : EA986KX-2


品名 : 100mm キャスター(固定金具・ツインホイール)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 53,800円(税抜) / 59,180円(税込) | | |
| カタログ価格 | 53,800円(税抜) / 59,180円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/02/16 18:47現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1693ページ | | |



Rolling resistance (転滾抵抗)
Excellent
Operating noise (静音性)
Satisfactory
Floor surface preservation (床面保護)
Satisfactory

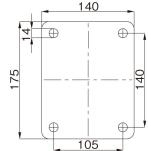

ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

仕様

| | | | |
|---|--------------|---------|---------------------------------|
| 仕様 | 固定車輪 | 材質 | 金具:溶接スチール 車輪:キャストナイロン(ナイロン6) |
| 車輪径×幅 | 100×(40×2)mm | 全高 | 160mm |
| 耐熱温度 | -25~80°C | 耐荷重(kg) | 2200 |
| ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です | | | |
| 車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | | | |
| 一般的なナイロンに比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです | | | |
| プレート取付け型 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.