


品番：EA986KX-200

品名：200mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

	販売価格	120,600円(税抜)／ 132,660円(税込)		
	カタログ価格	120,600円(税抜)／132,660円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/16 20:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1693ページ			

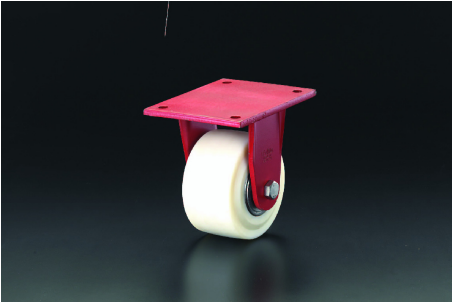

硬度	騒音	転抵抗
A	E	A

Rolling resistance (転抵抗)
■■■■■ Excellent

Operating noise (騒音性)
■■■■ Satisfactory

Floor surface preservation (床面保護)
■■■■ Satisfactory



耐荷重
4500kg



キャストナイロン
一般的なナイロンに比べて、耐荷重・圧力耐
受・衝撃・衝撃吸収性に優れており、転がり
抵抗がさらに少なくなっています。



車輪はキャストナイロンで耐荷重・耐衝撃性・耐摩耗性が特に優れています

仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅(mm)	200×80
全高(mm)	280	耐荷重(kg)	4,500 (4 km/h)
タイヤ硬度	80 ショアD	耐熱温度	-20～80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	15,400	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ) 車輪:キャストナイロン

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

一般的なナイロンに比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです

赤色塗装

プレート取付け型