

品番：EA986KX-250


品名：250mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)




販売価格	162,800円(税抜) / 179,080円(税込)		
カタログ価格	162,800円(税抜) / 179,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/29 11:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1693ページ		



キャストナイロン  
一般的なナイロンに比べて、耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです。

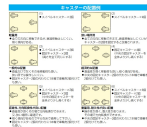

耐荷重  
T = E × 5

 

車輪はキャストナイロンで耐荷重・耐衝撃性・耐摩耗性が特に優れています

### 仕様

仕様	固定	車輪径×幅	250×80mm
全高	330mm	ボルト穴径	18mm
ボルト穴間距離	210×160mm	プレートサイズ	255×200mm
耐熱温度	-20~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)	タイヤ硬度	80ショアD
耐荷重	6000kg(4km/h)	重量	18.9kg
材質	金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:キャストナイロン		

一般的なナイロンに比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。

プレート取付け型

赤色塗装

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.