 


品番：EA986KY-2

品名：150mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)




| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 89,300円(税抜) / 98,230円(税込) | | |
| カタログ価格 | 89,300円(税抜) / 98,230円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/29 12:05現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1693ページ | | |



キャストナイロン
一般的なナイロンに比べて、耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです。



ブレーキ機構
T = E × 5

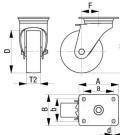

車輪はキャストナイロンで耐荷重・耐衝撃性・耐摩耗性が特に優れています

仕様

| | | | |
|---------|-----------|-----------|---|
| 仕様 | 自在前ストッパー付 | 車輪径×幅 | 150×55mm |
| 全高 | 205mm | 偏心(オフセット) | 65mm |
| ボルト穴径 | 14mm | ボルト穴間距離 | 140×105mm |
| プレートサイズ | 175×140mm | 耐熱温度 | -20~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。) |
| タイヤ硬度 | 80ショアD | 耐荷重 | 2500kg(4km/h) |
| 重量 | 8.45kg | 材質 | 金具: スチール(溶接鋼製、亜鉛メッキ、イエロークロメート、六価クロムフリー) 車輪: キャストナイロン |

一般的なナイロン製に比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

車輪やキャスターに大きな負担がかかってもブレーキをかけることが可能です

多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。

ブラケット部は防塵・防滴構造になっています

プレート取付け型

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.