


品番：EA986KY-200

品名：200mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

 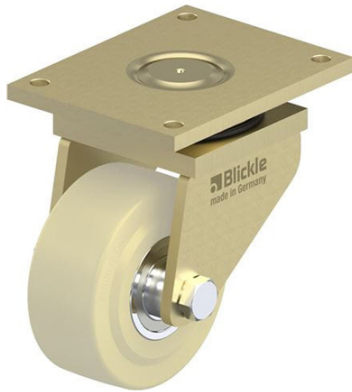


販売価格	226,000円(税抜) / 248,600円(税込)		
カタログ価格	226,000円(税抜) / 248,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/12 00:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1741ページ		



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A

転がり抵抗
■■■■■ 優れている
作動音
■■□□□ 満足いく
床面保護
■■□□□ 満足いく



車輪はキャストナイロンで耐荷重・耐衝撃性・耐摩耗性が特に優れています

仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無)	車輪径×幅(mm)	200×80
全高(mm)	280	耐荷重(kg)	4,500 (4 km/h)
タイヤ硬度	80 ショアD	耐熱温度	-20~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	23,420	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、黄色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:キャストナイロン

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

一般的なナイロン製に比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです

ブラケット部は防塵・防滴構造になっています

プレート取付け型

赤色塗装

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

