 


品番：EA986KY-250

品名：250mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)




販売価格	258,200円(税抜) / 284,020円(税込)		
カタログ価格	258,200円(税抜) / 284,020円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/29 13:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1693ページ		



キャストナイロン  
一般的なナイロンに比べて、耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです。



キャストナイロン  
一般的なナイロンに比べて、耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです。

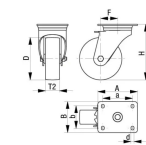

車輪はキャストナイロンで耐荷重・耐衝撃性・耐摩耗性が特に優れています

### 仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅	250×80mm
全高	330mm	偏心(オフセット)	80mm
ボルト穴径	18mm	ボルト穴間距離	210×160mm
プレートサイズ	255×200mm	耐熱温度	-20~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度	80ショアD	耐荷重	6000kg(4km/h)
重量	26.4kg	材質	金具: スチール(溶接鋼製、亜鉛メッキ、イエロークロメート、六価クロムフリー) 車輪: キャストナイロン

一般的なナイロン製に比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。

ブラケット部は防塵・防滴構造になっています

プレート取付け型

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.