


品番 : EA986LE-125



品名 : 125mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)

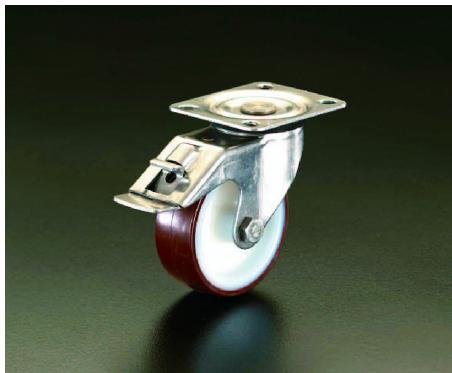

販売価格	10,800円(税抜)／11,880円(税込)		
カタログ価格	10,800円(税抜)／11,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/17 05:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1695ページ		



硬度	B
騒音	D
転抵抗	B

  

プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです

仕様

耐熱温度	-25~70°C	材質	本体:ステンレス、車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)
仕様	自在後ブレーキ	車輪径×幅	125×40mm
耐荷重	150kg	全高	150mm
重量	0.9kg		
プレーンベアリング(ベアリングなし)			

代替品

	品番 EA986LE-125A コメント
--	-------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.