
 
 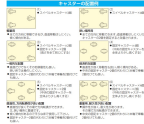


品番：EA986LE-200

品名：200mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)



販売価格	26,900円(税抜) / 29,590円(税込)		
カタログ価格	26,900円(税抜) / 29,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/03 14:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1695ページ		



プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです

仕様

仕様	自在後ストッパー付き	車輪径×幅	200×50mm
全高	235mm	取付穴径	11mm
取付穴間距離	105×75~80mm	プレートサイズ	140×110mm
耐熱温度	-25~70°C(35°C以上では負荷容量が減少します。)	耐荷重	300kg
重量	2.3kg	材質	本体:ステンレス(振動研磨仕上げ) 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

金具および車軸、ボルト類に至るまで高品質なステンレス鋼(AISI 304)を採用

多くの腐食性物質に対して非常に高い耐薬品性があります。

プレート取付け型(プレートは耐熱性・耐食性のあるステンレス製)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

