

品番 : EA986LH-100


品名 : 100mm キャスター(自在金具・ステンレス製)



販売価格	21,200円(税抜) / 23,320円(税込)		
カタログ価格	21,200円(税抜) / 23,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/17 05:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1695ページ		



Rolling resistance(転抵抗)  
■■■□ Very good  
Operating noise(静音性)  
■■■□ Good  
Floor surface preservation(床面保護)  
■■■□ Good

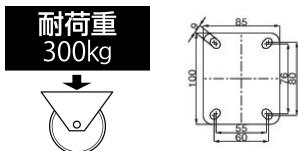

プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです

### 仕様

仕様	自在ストッパー無	材質	金具:ステンレス、 車輪:サーモプラスチックポリウレタン (TPU)
車輪径×幅	100×35mm	全高	130mm
耐熱温度	-25~70°C	耐荷重	300kg
重量	1.0kg		
リムは耐衝撃性のあるナイロン6製			
車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)			
プレート取付け型(耐熱性・耐食性のあるステンレス製)			

### 代替品

	品番 EA986LH-0 コメント プレーキ付
--	----------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.