


品番：EA986LH-100

品名：100mm キャスター(自在金具・ステンス製)



販売価格	21,200円(税抜) / 23,320円(税込)		
カタログ価格	21,200円(税抜) / 23,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/03 14:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1695ページ		

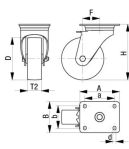

プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです

### 仕様

仕様	自在ストッパー無し	車輪径×幅	100×35mm
全高	130mm	偏心(オフセット)	45mm
取付穴径	9mm	取付穴間距離	80×60mm
プレートサイズ	100×85mm	耐熱温度	-25~70°C(一時的に90°Cまで、35°Cを超えると負荷容量が減少)
タイヤ硬度	94ショアA	耐荷重	300kg(4km/h)
重量	1.0kg	材質	金具:ステンレス(振動研磨仕上げ) 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

多くの腐食性物質に対して非常に高い耐薬品性があります。

リムは耐衝撃性のあるナイロン6製

プレート取付け型(耐熱性・耐食性のあるステンレス製)

### 代替品

品番	EA986LH-0
----	-----------



コメント ブレーキ付

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.