

# 品番：EA986LH-150A


品名：150mm キャスター(自在金具・ステンレス製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 44,600円(税抜)／49,060円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 44,600円(税抜)／49,060円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/02/17 05:03現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



Rolling resistance(転動抵抗)  
■■■■□ Very good  
Operating noise(静音性)  
■■■□□ Good  
Floor surface preservation(床面保護)  
■■■□□ Good

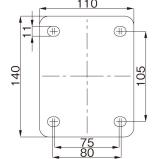

## 仕様

|                                       |          |     |                                  |
|---------------------------------------|----------|-----|----------------------------------|
| 仕様                                    | 自在ブレーキ無  | 材質  | 金具:ステンレス、車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU) |
| 車輪径×幅                                 | 150×45mm | 全高  | 197mm                            |
| 耐熱温度                                  | -25~70°C | 耐荷重 | 500kg                            |
| 重量                                    | 2.4kg    |     |                                  |
| リムは耐衝撃性のあるナイロン6製                      |          |     |                                  |
| 車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし) |          |     |                                  |
| プレート取付け型(耐熱性・耐食性のあるステンレス製)            |          |     |                                  |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.