



品番：EA986LM-100

品名：100mm キャスター(自在金具・ステンス製)

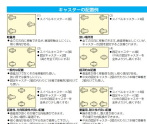

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 9,590円(税抜) / 10,549円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 9,590円(税抜) / 10,549円(税込)     |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/23 07:14現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1695ページ                      |      |   |

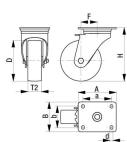

プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです

### 仕様

|         |             |           |                               |
|---------|-------------|-----------|-------------------------------|
| 仕様      | 自在車輪ストッパー無し | 車輪径×幅     | 100×37mm                      |
| 全高      | 125mm       | 偏心(オフセット) | 36mm                          |
| 取付穴径    | 9mm         | 取付穴間距離    | 80×60mm                       |
| プレートサイズ | 100×85mm    | 耐熱温度      | -25~80℃ (35℃以上では負荷容量が低下します。)  |
| タイヤ硬度   | 70ショアD      | 耐荷重       | 150kg(4km/h)                  |
| 重量      | 0.6kg       | 材質        | 金具:ステンレス(振動研磨仕上げ)<br>車輪:ナイロン6 |

耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。

プレート取付け型(耐熱性・耐食性のあるステンレス製)

自在旋回部はダブルボールベアリング仕様

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.