


品番：EA986LM-150


品名：150mm キャスター(自在金具・ステンス製)




販売価格	20,500円(税抜)／22,550円(税込)		
カタログ価格	20,500円(税抜)／22,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/02/07 14:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1695ページ		




硬度	騒音	転抵抗
A	E	A

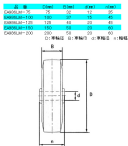




Rolling resistance (転抵抗)
■■■■■ Excellent



 
Operating noise (静音性)
■■■■ Satisfactory





Floor surface preservation(床面保護)
■■■■ Satisfactory

耐荷重
300kg



ナイロン

大きくて丈夫で弾力性が強く、冷・熱・湿気でも耐衝撃性が
高い。摩擦抵抗が低いため、転がり易く、滑り止まりに優れています。



プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです

仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無)	車輪径×幅(mm)	150×50
全高(mm)	190	耐荷重(kg)	300 (4 km/h)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25～80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,370	材質	金具:ステンレス(振動仕上げ) 車輪:ナイロン6
自在旋回部はダブルボールベアリング仕様			
耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです			
車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)			
プレート取付け型(耐熱性・耐食性のあるステンレス製)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.

