


品番 : EA986LM-75

品名 : 75mm キャスター(自在金具・ステンレス製)

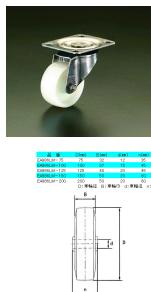

販売価格	8,580円(税抜) / 9,438円(税込)		
カタログ価格	8,580円(税抜) / 9,438円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/07 12:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1695ページ		



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A

Rolling resistance (転抵抗)  
■■■■■ Excellent  
■■■■□ Satisfactory  
■■□□□ Satisfactory

Operating noise (騒音性)  
■■■■■ Excellent  
■■■■□ Satisfactory

Floor surface preservation(床面保護)  
■■■□□ Satisfactory

耐荷重  
150kg



ナイロン

堅く丈夫で軽量の軽く、柔軟性のある耐荷重用

ナイロン

堅く丈夫で軽量の軽く、柔軟性のある耐荷重用



プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです

## 仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無)	車輪径×幅(mm)	75×32
全高(mm)	100	耐荷重(kg)	150 (4 km/h)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80°C (35°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	482	材質	金具:ステンレス(振動仕上げ) 車輪:ナイロン6

自在旋回部はダブルボールベアリング仕様

耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

プレート取付け型(耐熱性・耐食性のあるステンレス製)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

