 



品番：EA986M-140

品名：140x40mm 車輪(ラバ<sup>®</sup>-タイヤ・アルミホイール)



販売価格	9,020円(税抜) / 9,922円(税込)		
カタログ価格	9,020円(税抜) / 9,922円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/23 07:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1696ページ		

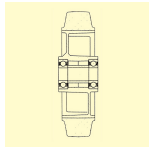

防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

### 仕様

車輪径×幅	140×40mm	軸径	20mm
軸幅	60mm	耐熱温度	-20~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少)
タイヤ硬度	65ショアA	耐荷重	300kg(4km/h)
重量	0.8kg	材質	タイヤ:弾性ソリッドゴム リム:アルミダイカスト

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

サイズによってホイールの形状は異なります。

多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。

ボールベアリング

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.