 



品番：EA986MC-11

品名：350x75mm 車輪(ラバ-タイヤ・PPリム・ローラーベアリング)



販売価格	19,300円(税抜) / 21,230円(税込)		
カタログ価格	19,300円(税抜) / 21,230円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/23 07:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1697ページ		

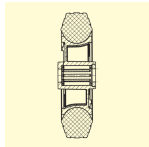

カタログ訂正 26/06/17 ●車輪径 誤:345mm 正:350mm (NO.57 963)

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

車輪径×幅	350×75mm	軸径	25mm
軸幅	75mm	耐熱温度	-20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐荷重	300kg(4km/h)
重量	5.7kg	材質	タイヤ:ソリッドゴム リム:ポリプロピレン

- 油類を除く多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。
- 床の保護性能が非常に高く、静音運転です。
- リムは衝撃に強いポリプロピレン製
- 丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.