 



品番：EA986MC-5

品名：150x40mm 車輪(ラバ-タイヤ・PPリム・ローラーベアリング)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,860円(税抜) / 3,146円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 2,860円(税抜) / 3,146円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 15 (2026/06/23 07:14現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1697ページ                       |      |   |

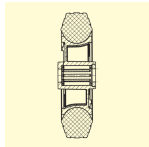

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

### 仕様

|       |          |      |                          |
|-------|----------|------|--------------------------|
| 車輪径×幅 | 150×40mm | 軸径   | 20mm                     |
| 軸幅    | 60mm     | 耐熱温度 | -20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少) |
| タイヤ硬度 | 80 ショアA  | 耐荷重  | 135kg(4km/h)             |
| 重量    | 0.6kg    | 材質   | タイヤ:ソリッドゴム<br>リム:ポリプロピレン |

油類を除く多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。

床の保護性能が非常に高く、静音運転です。

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.