


品番：EA986MD-4

品名：100x37mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング)

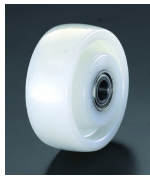

販売価格	5,940円(税抜) / 6,534円(税込)		
カタログ価格	5,940円(税抜) / 6,534円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/06/23 08:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A

Rolling resistance(転抵抗)
●●●●● Excellent
Operating noise(騒音性)
●●●● Satisfactory
Floor surface preservation(床面保護)
●●●● Satisfactory



ボールベアリング
ボールベアリングは高強度、ハイ
スピードでの回転に適しています。
且に摩擦的に摩擦を必要とする
潤滑剤がオイルで潤滑されています。
スチールボールの内、レースの間に潤滑剤を保持し、磨
耗が非常に少なく、ロングライフが特徴です。
潤滑剤が潤滑剤の必要はありません。

材質: ナイロン6
耐熱温度: -20~80℃ (35℃以上では負荷容量
が減少します。)

ナイロン
強く丈夫で摩擦が少なく、且、摩擦で発生する
熱に強い材料です。

床面保護
床面保護に優れています。

リムは頑丈なスチール製

仕様

車輪径×幅(mm)	100×37	軸径(mm)	15
軸幅	45mm	耐荷重(kg)	500 (4 km/h)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-20~80℃ (35℃以上では負荷容量 が減少します。)
重量(g)	357	材質	タイヤ:ナイロン6 リム:スチール

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。

耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.