


品番：EA986MD-4

品名：100x37mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング)

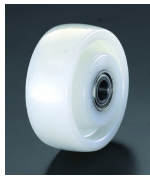

販売価格	5,940円(税抜) / 6,534円(税込)		
カタログ価格	5,940円(税抜) / 6,534円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/06/23 07:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A

Rolling resistance(転抵抗)
■■■■■■ Excellent
Operating noise(騒音性)
■■■■ Satisfactory
Floor surface preservation(床面保護)
■■■■ Satisfactory



ボールベアリング
ボールベアリングは高強度、ハイ
スピードでの回転に適しています。
且に摩擦的に摩擦を必要とする
潤滑剤をオイルで塗布して使用
します。
スチールボールの内、レースの間に潤滑剤を塗布し、磨
擦が非常に少なく、ロングライフが特徴です。
また、潤滑剤の塗布は必須です。

材質: ナイロン6
耐熱温度: -20~80℃
耐衝撃性: 優れている
耐摩耗性: 優れている
耐油性: 優れている
耐塩酸性: 優れている
耐アルカリ性: 優れている

ナイロン
大きく丈夫で耐熱性が強く、且、摩擦で発生する熱が
低い摩擦係数により長時間に渡り使用できます。

高強度
高強度のナイロン6は、高負荷でも長時間に渡り使用
できます。

リムは頑丈なスチール製

仕様

車輪径×幅(mm)	100×37	軸径(mm)	15
軸幅	45mm	耐荷重(kg)	500 (4 km/h)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-20~80℃ (35℃以上では負荷容量 が減少します。)
重量(g)	357	材質	タイヤ:ナイロン6 リム:スチール

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。

耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.