


品番：EA986MD-7

品名：175x50mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング)

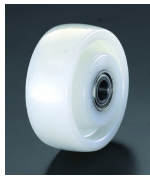

販売価格	16,000円(税抜) / 17,600円(税込)		
カタログ価格	16,000円(税抜) / 17,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/23 05:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A

Rolling resistance(転抵抗)  
■■■■■ Excellent  
Operating noise(騒音性)  
■■■■ Satisfactory  
Floor surface preservation(床面保護)  
■■■■ Satisfactory



ボールベアリング  
ボールベアリングは高強度、ハイ  
スピードでの回転に適しています。  
且に摩擦的に摩擦を必要とする  
潤滑剤をオイルで塗布されています。  
スチールボールの内、レースの間に潤滑剤を  
塗布が容易にでき、このグリスアップが  
グリスが注入されていくのを確認する  
必要があります。

材質  
ナイロン6  
耐熱温度  
-20~80℃(35℃以上では負荷容量  
が減少します。)

耐衝撃性  
高負荷・高速での使用に耐えられる  
ボールベアリング仕様

耐アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。

リムは頑丈なスチール製

### 仕様

車輪径×幅(mm)	175×50	軸径(mm)	20
軸幅	60mm	耐荷重(kg)	1,000 (4 km/h)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-20~80℃ (35℃以上では負荷容量 が減少します。)
重量(g)	1,323	材質	タイヤ:ナイロン6 リム:スチール

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。

耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.