
 


品番：EA986ME-125

品名：125x40mm 車輪(ホ[°]リウレタン+ナイロン)

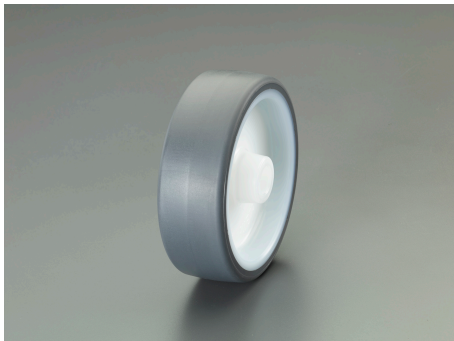

販売価格	3,650円(税抜) / 4,015円(税込)		
カタログ価格	3,650円(税抜) / 4,015円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/03 06:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1697ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

Rolling resistance (転抵抗)
■■■■□ Very good
Operating noise (静音性)
■■■■□ Good
Floor surface preservation (床面保護)
■■■■□ Good



ナイロン
大きくて丈夫なナイロン6は、熱・衝撃に強く、
高い耐衝撃性により、長寿命に期待できます。



リムは衝撃に強いナイロン6製

仕様

車輪径×幅(mm)	125×40	軸径(mm)	15
軸幅	45mm	耐荷重(kg)	350 (4 km/h)
タイヤ硬度	94 ショアA	耐熱温度	-25~70℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	324	材質	タイヤ: ポリウレタン リム: ナイロン6

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

地面を転がる際の抵抗が少なく、耐摩耗性も優れています

リムは耐衝撃性に優れたナイロン6製

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.