 



品番：EA986ME-150

品名：150x45mm 車輪(ホ° リウレタン+ナイロン)



販売価格	5,510円(税抜) / 6,061円(税込)		
カタログ価格	5,510円(税抜) / 6,061円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/08 07:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1697ページ		

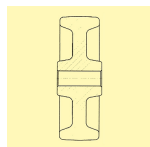

リムは衝撃に強いナイロン6製

#### 仕様

車輪径×幅	150×45mm	軸径	20mm
軸幅	60mm	耐熱温度	-25~70℃ (35℃以上では負荷容量が減少)
タイヤ硬度	94ショアA	耐荷重	500kg(4km/h)
重量	0.5kg	材質	タイヤ: ポリウレタン リム: ナイロン6

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

地面を転がる際の抵抗が少なく、耐摩耗性も優れています

多くの腐食性物質に対して非常に高い耐薬品性があります。

リムは耐衝撃性に優れたナイロン6製

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.