 



品番：EA986ME-23

品名：160x45mm 車輪(ホリウレタン+ナイロン+静音型)



販売価格	11,800円(税抜) / 12,980円(税込)		
カタログ価格	11,800円(税抜) / 12,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/29 13:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1697ページ		

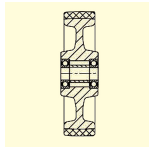

走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です

### 仕様

車輪径×幅	160×45mm	軸径	20mm
軸幅	60mm	耐熱温度	-20~70℃ (35℃以上で負荷容量が減少)
タイヤ硬度	80ショアA	耐荷重	400kg(4km/h)
材質	タイヤ:ポリウレタン リム:ナイロン6		

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

快適性に特化したモデルです

走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です

多くの腐食性物質に対して非常に高い耐薬品性があります。

リムは衝撃に強いナイロン製

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.