
品番: EA986ME-4

品名:100x35mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン・Ballベアリング)

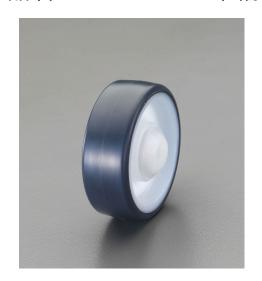

販売価格	<b>4,290円</b> (税抜)/4,719円(税込)				
カタログ価 格	4,290円(税抜)/4,719円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/12 11:41現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1745ページ				







高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様











## リムは衝撃に強いナイロン6製

## 仕様

車輪径×幅(mm)	100×35	軸径(mm)	10		
軸幅	45mm	耐荷重(kg)	300 (4 km/h)		
タイヤ硬度	94 ショアA	耐熱温度	-20~70℃ (35℃以上では負荷容量 が減少します。)		
重量(g)	242	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:ナイロン6		
サイズによってホイールの形状は異なります。					
リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製					
地面を転がる際の抵抗が少なく、耐摩耗性も優れています					

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.