
 
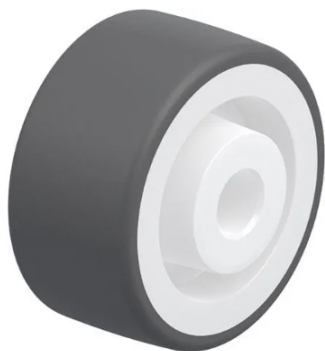


品番：EA986ME-75

品名：75x37mm 車輪(ポ° リウレタン+ナイロン)



販売価格	3,840円(税抜) / 4,224円(税込)		
カタログ価格	3,840円(税抜) / 4,224円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/07/08 07:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1697ページ		

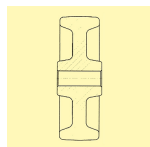

リムは衝撃に強いナイロン6製

#### 仕様

車輪径×幅	75×37mm	軸径	15mm
軸幅	45mm	耐熱温度	-25~70℃ (35℃以上では負荷容量が減少)
タイヤ硬度	94ショアA	耐荷重	200kg(4km/h)
重量	0.2kg	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:ナイロン6

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

地面を転がる際の抵抗が少なく、耐摩耗性も優れています

多くの腐食性物質に対して非常に高い耐薬品性があります。

リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.