 



品番：**EA986ME-8**

品名：200x50mm 車輪(ホ`リウレタン+ナイロン・Ballベ`アリング)



販売価格	13,800円 (税抜) / 15,180円(税込)		
カタログ価格	13,800円(税抜) / 15,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/07/08 07:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1697ページ		

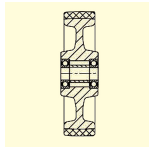

リムは衝撃に強いナイロン6製

仕様

車輪径×幅	200×50mm	軸径	20mm
軸幅	60mm	耐熱温度	-20~70℃ (35℃以上では負荷容量が減少)
タイヤ硬度	94ショアA	耐荷重	800kg(4km/h)
重量	1.3kg	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:ナイロン6

サイズによってホイールの形状は異なります。

リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製

地面を転がる際の抵抗が少なく、耐摩耗性も優れています

多くの腐食性物質に対して非常に高い耐薬品性があります。

走行痕が床に付きにくく、汚れにくい。

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

合成糸ガード付き

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.