

品番：EA986MG-11


品名：125x37.5mm 車輪(ソフトラバ-タイヤ/スチールリム)



販売価格	3,710円(税抜) / 4,081円(税込)		
カタログ価格	3,710円(税抜) / 4,081円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/09 09:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1697ページ		



Rolling resistance(転送抵抗)
●●●● Good
Operating noise(騒音性)
●●●● Very good
Floor surface preservation(床面保護)
●●●● Very good

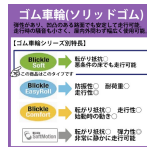

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します

仕様

材質	タイヤ:軟質ゴム リム:スチール	車輪径×幅	125×37.5mm
軸径	15mm	耐熱温度	-25~80℃
耐荷重(kg)	50		

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

走行時の騒音が小さく、悪条件の床でも高い走行性を発揮します

エア-入りゴム車輪に次いでパンクの心配がありません

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.