

品番：EA986MG-14


品名：250x60mm 車輪(ソトラバ-タイヤ/スチールリム)



販売価格	14,200円(税抜) / 15,620円(税込)		
カタログ価格	14,200円(税抜) / 15,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/09 09:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1697ページ		



Rolling resistance(転がり抵抗)
●●●● Good
Operating noise(騒音性)
●●●● Very good
Floor surface preservation(床面保護)
●●●● Very good

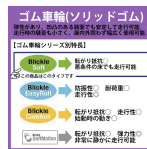

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します

仕様

材質	タイヤ:軟質ゴム リム:スチール	車輪径×幅	250×60mm
軸径	25mm	耐熱温度	-25~80℃
耐荷重(kg)	160		

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

走行時の騒音が小さく、悪条件の床でも高い走行性を発揮します

エア-入りゴム車輪に次いでパンクの心配がありません

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.