 



品番：EA986MG-14

品名：250x60mm 車輪(ソトラバ-タイヤ/スチールリム)



販売価格	14,200円(税抜) / 15,620円(税込)		
カタログ価格	14,200円(税抜) / 15,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/23 10:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1697ページ		

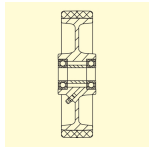

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します

仕様

車輪径×幅	250×60mm	軸径	25mm
軸幅	65mm	材質	タイヤ:軟質ゴム リム:スチール(亜鉛メッキ、三価クロメート仕上げ)
耐熱温度	-25~80℃(60℃以上で不可容量が減少)	タイヤ硬度	50ショアA
耐荷重	160kg(4km/h)	重量	2.8kg

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

走行時の騒音が小さく、悪条件の床でも高い走行性を発揮します

エア入りゴム車輪に次いでパンクの心配がありません

油類を除く多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.