 



品番：EA986MG-180

品名：180x50mm 車輪(ラバ-タイヤ・スチールリム)



販売価格	5,840円(税抜) / 6,424円(税込)		
カタログ価格	5,840円(税抜) / 6,424円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/23 07:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1697ページ		

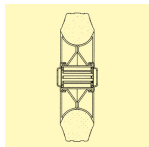

リムは頑丈なスチール製

仕様

車輪径×幅	180×50mm	軸径	20mm
軸幅	60mm	耐熱温度	-25~80℃(60℃以上では負荷容量が減少)
タイヤ硬度	80ショアA	耐荷重	170kg(4km/h)
重量	1.8kg	材質	タイヤ:ソリッドゴム リム:スチール(亜鉛メッキ、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

走行時の騒音が小さく、床面保護にも優れています

油類を除く多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。

リムは頑丈なスチール製

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

