


品番：EA986MG-3

品名：140x37.5mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,180円(税抜) / 6,798円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,180円(税抜) / 6,798円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/06/23 07:15現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1697ページ | | |

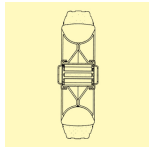

始動抵抗と転がり抵抗が低く、高い走行性を発揮します

仕様

| | | | |
|-------|-------------------------|-------|--------------------------|
| 車輪径×幅 | 140×37.5mm | 軸径 | 15mm |
| 軸幅 | 45mm | 耐荷重 | 175kg(4km/h) |
| 重量 | 0.7kg | タイヤ硬度 | 65ショアA |
| 耐熱温度 | -25~80℃ (60℃以上で負荷容量が減少) | 材質 | タイヤ:二層式ソリッドゴム リム:スチール |

一般的なソリッドゴムより耐荷重に優れています。

油類を除く多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。

始動時の動きが良く、スムーズな走行が可能です。

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.