 



品番：EA986MH-100

品名：100x45mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ボールベアリング)



販売価格	7,170円(税抜) / 7,887円(税込)		
カタログ価格	7,170円(税抜) / 7,887円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/24 00:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1696ページ		

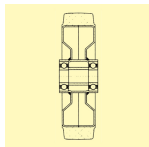

防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

車輪径×幅	100×45mm	軸径	20mm
軸幅	45mm	耐熱温度	-20~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少)
タイヤ硬度	65ショアA	耐荷重	270kg(4 km/h)
重量	0.5kg	材質	タイヤ:弾性ソリッドゴム リム:ナイロン6

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します。

床の保護性能が非常に高く、静音運転です。

油類を除く多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。

リムは耐衝撃性に優れたナイロン6製

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.