 



品番：EA986MH-200

品名：200x50mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ボールベアリング)



販売価格	16,200円(税抜) / 17,820円(税込)		
カタログ価格	16,200円(税抜) / 17,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/24 00:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1696ページ		

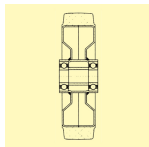

防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

### 仕様

車輪径×幅	200×50mm	軸径	20mm
軸幅	60mm	耐熱温度	-20~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少)
タイヤ硬度	65ショアA	耐荷重	600kg(4 km/h)
重量	2kg	材質	タイヤ:弾性ソリッドゴム リム:スチール

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します。

床の保護性能が非常に高く、静音運転です。

油類を除く多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。

リムは耐衝撃性に優れたナイロン6製

グリースニップル付き

### 代替品

品番	EA986MJ-200
コメント	ナイロンリム車輪



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.