
 


品番：EA986MJ-100

品名：100x32mm 車輪(ラバ-タイヤ・ナイロンリム・ローラーベアリング)

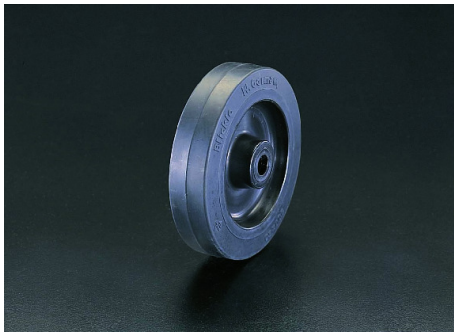

販売価格	3,210円(税抜) / 3,531円(税込)		
カタログ価格	3,210円(税抜) / 3,531円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2024/11/01 08:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1762ページ		



硬度	騒音	転抵抗
D	B	B

耐荷重
200kg



Rolling resistance (転抵抗)
Very good
Operating noise (静音性)
Very good
Floor surface preservation (床面保護)
Very good

ローラーベアリング
ローラーベアリングは丈夫で
寿命が長いことが最大の
メリットです。また、
メンテナンスが容易な
構造になっています。

ゴム車輪(ソリッドゴム)
【ゴム車輪シリーズの特徴】
● 転抵抗が低い
● 静音性が高い
● 床面保護に優れる
● 丈夫で寿命が長い
● 清掃が容易

床面保護性能比較表

転抵抗比較表

ナイロン
丈夫で弾力性に優れる。劣化・破損でも耐
入量に余裕があるため、より長寿命に優れています。

防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

車輪径×幅(mm)	100×32	軸径(mm)	15
軸幅	45mm	耐荷重(kg)	200 (4 km/h)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	212	材質	タイヤ:弾性ソリッドゴム リム:ナイロン6

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.