 



品番：EA986MJ-100

品名：100x32mm 車輪(ラバ`-タイヤ・ナイロンリム・ローラーベ`アリング)



販売価格	2,750円(税抜) / 3,025円(税込)		
カタログ価格	2,750円(税抜) / 3,025円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/23 07:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1696ページ		

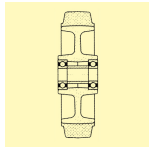

防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

車輪径×幅	100×32mm	軸径	15mm
軸幅	45mm	耐熱温度	-25~80℃(一時的に100℃まで、35℃以上で負荷容量が減少)
タイヤ硬度	65ショアA	耐荷重	200kg(4km/h)
重量	0.2kg	材質	タイヤ:弾性ソリッドゴム リム:ナイロン6

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

油類を除く多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。

床の保護性能が非常に高く、静音運転です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.