
 


品番：EA986MJ-160

品名：160x50mm 車輪(ラバ-タイヤ・ナイロンリム・ローラーベアリング)

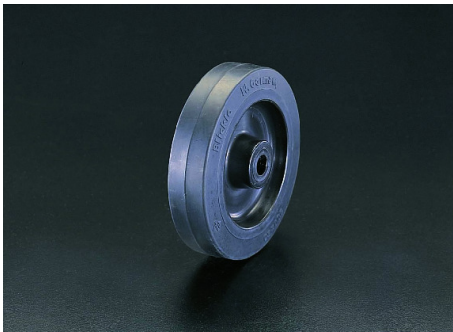

販売価格	7,160円(税抜) / 7,876円(税込)		
カタログ価格	7,160円(税抜) / 7,876円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/12 00:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1745ページ		



硬度	騒音	転抵抗
D	B	B

耐荷重
400kg



Rolling resistance (転抵抗)
Very good
Operating noise (静音性)
Very good
Floor surface preservation (床面保護)
Very good

ローラーベアリング
ローラーベアリングは丈夫で
寿命が長く、転抵抗が低く、
静音性に優れています。
また、床面にダメージを与えずに
スムーズに走行します。

ゴム車輪(ソリッドゴム)
【ゴム車輪シリーズの特徴】
- 転抵抗が低い
- 静音性に優れている
- 床面保護に優れている
- 丈夫で寿命が長い
- 清掃が容易である

床面保護に優れている

静音性に優れている

ナイロン
丈夫で、耐衝撃性に優れている。

防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

車輪径×幅(mm)	160×50	軸径(mm)	20
軸幅	60mm	耐荷重(kg)	400 (4 km/h)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	748	材質	タイヤ:弾性ソリッドゴム リム:ナイロン6

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

リムは耐衝撃性に優れたナイロン6製

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.