
 


品番：EA986MJ-250

品名：250x50mm 車輪(ラバータイヤ・ナイロンリム・ローラーベアリング)

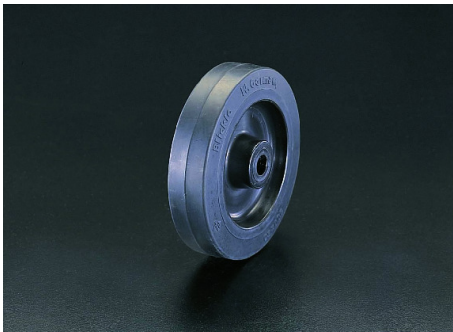

販売価格	17,200円(税抜) / 18,920円(税込)		
カタログ価格	17,200円(税抜) / 18,920円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/12 00:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1745ページ		



硬度	騒音	転抵抗
D	B	B

耐荷重
600kg



Rolling resistance (転抵抗)
Very good
Operating noise (静音性)
Very good
Floor surface preservation (床面保護)
Very good

ローラーベアリング
ローラーベアリングは丈夫で
寿命が長いことから、転抵抗が
少ないのに合わせて、転抵抗の
少ないナイロン66リムが最適
です。

ゴム車輪(ソリッドゴム)
【ゴム車輪シリーズの特徴】
● 転抵抗が低い
● 静音性が高い
● 床面保護に優れる
● 丈夫で寿命が長い

転抵抗が低い

静音性が高い

ナイロン
丈夫で寿命が長い

防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

車輪径×幅(mm)	250×50	軸径(mm)	25
軸幅	60mm	耐荷重(kg)	600 (4 km/h)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,620	材質	タイヤ:弾性ソリッドゴム リム:ナイロン6

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

リムは耐衝撃性に優れたナイロン6製

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.