 



品番：EA986MJ-250

品名：250x50mm 車輪(ラバ`-タイヤ・ナイロンリム・ローラーベ`アリング)



販売価格	17,000円(税抜) / 18,700円(税込)		
カタログ価格	17,000円(税抜) / 18,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/23 05:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1696ページ		

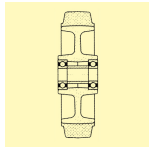

防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

車輪径×幅	250×50mm	軸径	25mm
軸幅	60mm	耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐荷重	600kg(4km/h)
重量	1.6kg	材質	タイヤ:弾性ソリッドゴム リム:ナイロン6

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

油類を除く多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。

床の保護性能が非常に高く、静音運転です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.