


品番 : EA986MM-300

品名 : 306x105mm 車輪(エラスティックタイヤ・スチールリム・ベアリング)

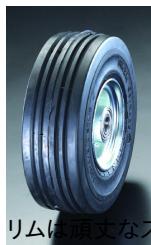

販売価格	54,100円(税抜) / 59,510円(税込)		
カタログ価格	54,100円(税抜) / 59,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/17 04:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1696ページ		



硬度	D
騒音	B
転抵抗	C

静音性能等級について

タイヤ規格

耐荷重
450kg
↓

リムは頑丈なスチール製

仕様

車輪径×幅(mm)	306×105	軸径(mm)	25
軸幅	75mm	耐荷重(kg)	450 (4 km/h)
タイヤ硬度	70 ショアA	耐熱温度	-20~80°C (60°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	8,320	材質	タイヤ:弾性ソリッドゴム リム:スチール

ボルベアリング

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.