 



品番：EA986MM-400

品名：405x105mm 車輪(エラストックタイヤ・スチールリム・ベアリング)



販売価格	75,000円(税抜) / 82,500円(税込)		
カタログ価格	75,000円(税抜) / 82,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/23 07:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1696ページ		

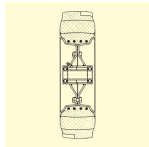

リムは頑丈なスチール製

#### 仕様

車輪径×幅	405×105mm	軸径	25mm
軸幅	90mm	耐熱温度	-20~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度	70ショアA	耐荷重	950kg(4km/h)
寸法	タイヤ:4.00-8 リム:3.00D-8	重量	15.7kg
材質	タイヤ:弾性ソリッドゴム リム:スチール(亜鉛メッキ、ブルークロメート、六価クロムフリー)		

パンク防止、メンテナンス不要

非常に優れた操作快適性

床面保護性能が非常に高く、低騒音運転

ボールベアリング

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

