 

 


品番：EA986MN-125

品名：125x40mm 車輪(ポ^ロリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)

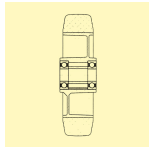

販売価格	11,900円(税抜) / 13,090円(税込)		
カタログ価格	11,900円(税抜) / 13,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/24 02:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1697ページ		



動的負荷による温度上昇が少なく、スムーズな走行が可能です

仕様

車輪径×幅	125×40mm	軸径	15mm
軸幅	45mm	耐熱温度	-20~70℃(40℃以上で不可容量が減少)
タイヤ硬度	75ショアA	耐荷重	370kg(4km/h)
重量	0.6kg	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:アルミダイカスト

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

耐摩耗性や裂け性能が非常に高く、悪環境下でもタイヤが傷つきにくい。

多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。

サイズによってホイールの形状は異なります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.